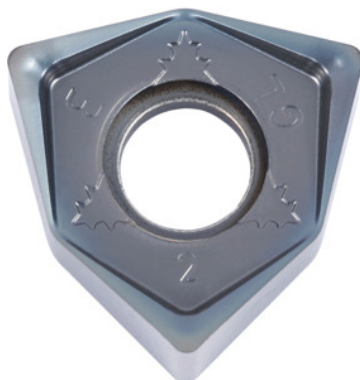


**WNEU 080608 EN-GL, PR1525, Típus: UNI****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225630 UNI
GTIN	4960664648979
Árucikk kategória	25A

Leírás**Kivitel:**

MEGACOAT bevonatú váltólapka **6 éllel** – a kétoldalú kivitelnek köszönhetően. A nagyméretű max. 13°-os axiális homlokszög következtében a forgácsolóerő jelentősen csökken.

Köszörült kivitel a lényegesen magasabb felületminőség érdekében.

Felhasználás:

A **GL geometria** a köszörült kivitel és a síkvágóél következtében jó felületminőségekhez alkalmas.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$.

Előtolás f_z / fog: 0,06 – 0,15 mm

Váltólapka ISO kód: WNEU 080608 EN-GL

Sarokrádiusz: 0,8 mm

Műszaki leírás

Típus	UNI
Váltólapka ISO kód	WNEU 080608 EN-GL
Sarokrádiusz	0,8 mm

Cserék / élek száma	6
Minőség	PR1525
Szerszámanyag	HM
Előtolás f_z / fog	0,06 – 0,15 mm
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	150 m/min	M
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		