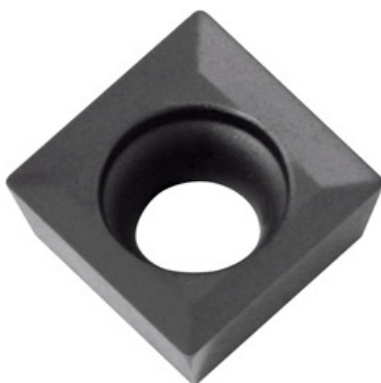


Garant**MPHX 060202 TN, HB7720, Típus: UNI**

Rendelési adatok

Rendelés száma	217231 UNI
GTIN	4045197579003
Árucikk kategória	29W

Leírás

MPHX 060202 TN UNI Előtolás f_z / fog: 0,1 mm

Műszaki leírás

Típus	UNI
Előtolás f_z / fog	0,1 mm
Váltólapka ISO kód	MPHX 060202 TN
Minőség	HB7720
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
--	--------------	-------	---------

Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	220 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	65 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	175 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	65 m/min	M
GG(G)	alkalmas	175 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		