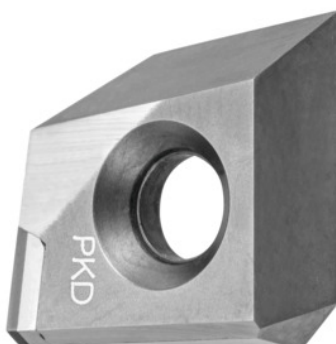


Garant**BGHX 15L5 PCER, PKD, Típus: ALU****Rendelési adatok**

Rendelés száma	214540 ALU
GTIN	4045197608161
Árucikk kategória	21L

Leírás**Kivitel:**

Kiegészítő széles simító éllel

Felhasználás:

Nagy forgácsoló sebességhez és kiváló felületminőséghez. Elsősorban beállítható váltólapka fészkekben való felhasználáshoz. Vegyes felszerelés engedélyezett.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 1 \times D$ / $a_p = 3$ mm, $a_{p\max} = 5$ mm.

Előtolás f_z / fog: 0,25 mm

Műszaki leírás

Típus	ALU
Előtolás f_z / fog	0,25 mm
Váltólapka ISO kód	BGHX 15L5 PCER
Minőség	PKD
Szerszámanyag	PKD

Termék fajtája

Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	3500 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	3500 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	1000 m/min	N
GFK	alkalmas	1000 m/min	N
CFK	alkalmas	1000 m/min	N
Grafit	alkalmas	500 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		