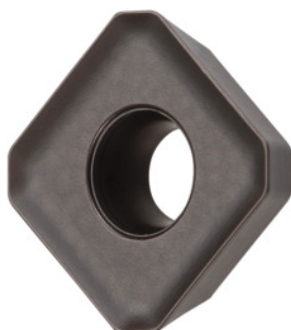


Garant**SDMX 0903 AFEN, HB735, Típus: UNI****Rendelési adatok**

Rendelés száma	214441 UNI
GTIN	4045197601704
Árucikk kategória	21A

Leírás**Kivitel:**

- A váltólapkák nagyobb forgácsolási sebességekhez és előtolásokhoz alkalmasak.
- Precíziósan szinterelve és köszörülve a legjobb felületminőség érdekében.
- Finom szemcsészetű struktúra a nagy szívósság és kopásállóság érdekében.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \max} = 3$ mm.

Műszaki leírás

Típus	UNI
Váltólapka ISO kód	SDMX 0903 AFEN
Minőség	HB735
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	650 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	260 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	40 m/min	S
GG(G)	feltételesen alkalmas	140 m/min	K
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		