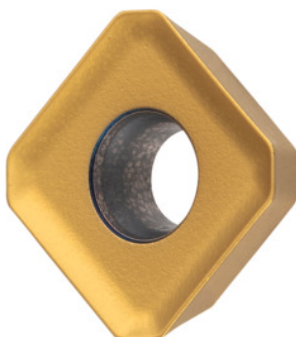


Garant**SDMX 0903 AFEN, HB7635, Típus: INOX****Rendelési adatok**

Rendelés száma	214460 INOX
GTIN	4045197302908
Árucikk kategória	21A

Leírás**Kivitel:**

- A váltólapkák nagyobb forgácsolási sebességekhez és előtolásokhoz alkalmasak.
- Precíziósan szinterelve és köszörülve a legjobb felületminőség érdekében.
- Finom szemcsészetű struktúra a nagy szívósság és kopásállóság érdekében.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \max} = 3$ mm.

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,14 mm
Típus	INOX
Lapkavastagság E	3,18 mm
Váltólapka ISO kód	SDMX 0903 AFEN
Minőség	HB7635
Szerszámanyag	HM

Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	270 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	feltételesen alkalmas	220 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	220 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	150 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	105 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	50 m/min	S
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		