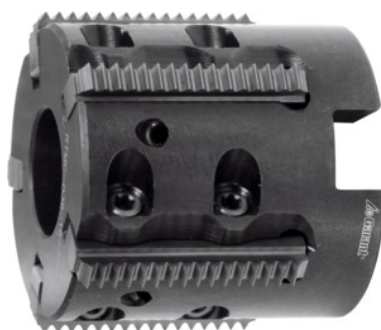


Garant**Nagy teljesítményű menetmaró fej, furattal, Működő Ø D: 36mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218054 36
GTIN	4045197412546
Árucikk kategória	21R

Leírás**Kivitel:****HPC menetmarók a rövidebb megmunkálási idők érdekében.****Felhasználás:****Univerzálisan** használható **jobb és bal külső és belső menethez átmenő- és zsákfurat megmunkáláshoz.****Figyelem:**

A 218050 sz. 17/26-os és 17/36-os méretű marók 2,5 mm-es és kisebb emelkedéshez alkalmasak.
A 218050 sz. 30/65-os méretű maró < 5 emelkedéshez alkalmas.

Műszaki leírás

Teljes hossz L _{ges}	33,5 mm
Működő Ø D	36 mm
Lapkaméret	25
Rögzítőcsavar	219926
Felfogó furat Ø H7	16 mm
Vágóélek száma Z	5

Max. fogásmélység S_{max}	25 mm
Forgácshornyok száma	5
Szárkivitel	furattal
Felhasználás furattípusnál	Zsákfurat
Felhasználás furattípusnál	Átmenőfurat
Vágásirány	Jobb és bal oldali
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Gewindefräser

Tartozék

Szorítócsavar	219928
Szorítócsavar	219926