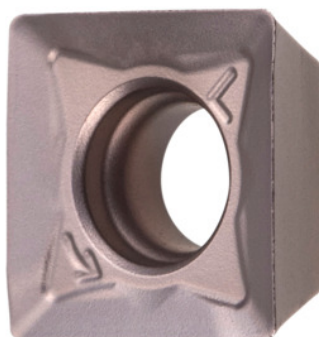


Garant**SOMT 083604 PDER, HB7520, Típus: ST900**

Rendelési adatok

Rendelés száma	214918 ST900
GTIN	4045197674708
Árucikk kategória	21A

Leírás

Kivitel:

Megerősített lapkavastagság pontosan megformált mélyedés geometriát tesz lehetővé a pozitív vágási tulajdonságok érdekében, és minimalizálja a törésveszélyt.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$.

Sarokrádiusz: 0,4 mm

Előtolás f_z / fog: 0,15 mm

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,15 mm
Típus	ST900
Sarokrádiusz	0,4 mm
Váltólapka ISO kód	SOMT 083604 PDER
Minőség	HB7520
Szerszámanyag	HM

Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	320 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	250 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	210 m/min	P
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		