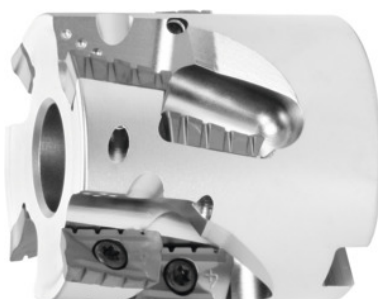


**Sarokmaró 90° MECH17, furattal, Ø D / Zeff: 100/6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227655 100/6
GTIN	4960664579303
Árucikk kategória	250

Leírás**Kivitel:**

Fogazott váltólapka a kisebb forgácsoló erők és vibráció érdekében. Összehasonlításképpen nagyobb fogásszélességek a_e érhetőek el azonos fogásmélység a_p mellett.

Műszaki leírás

Váltólapka csavar	229709 (T15; 3,5 Nm)
Teljes hossz L_{ges}	85 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	59 mm
Hozzávaló váltólapka	BD.. 1704
Vágóél Ø D_c	100 mm
Felfogó furat Ø	40 mm
Váltólapka ISO kód	BDMT 170408
Effektív élek száma Z_{eff}	6
Váltólapkák száma	24
Szárkivitel	furattal

Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229709
---------------	--------