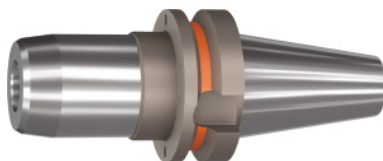


**Garant****Hidroplasztikus szerszámtartó BASIC Karcsú, AD alak, BT 30 rövid, Befogási Ø D1: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303820 12
GTIN	4067263239703
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- Körfutás  $\leq 3 \mu\text{m}$
- Balluffchip furat.
- Axiális hosszúság-beállítás lehetséges, állítási út 10 mm.
- Rugalmas a közperselyek használata következtében.
- Hűtőfolyadék nyomás 80 bar-ig.

**Felhasználás:**

Fúráshoz, dörzsárazáshoz és simító maráshoz.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsapok (AB) 308760 – 308806 sz., AB szűkítőperselyek 302135 – 302187 sz.

**Műszaki leírás**

a	1 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	12 mm
A-méret kinyúlási hossz	55 mm
Külső Ø D	46 mm
Ø D <sub>2</sub>	32 mm
Befogó	BT 30 rövid
Szabvány	DIN 6359

Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Alak	AD
belső hűtés	Igen, max. 80 bar-ral
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Kivitel	BT-DC