


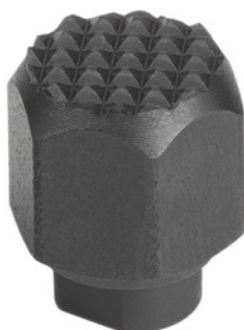

## Önbeálló felfekvo recézett, külső menet, visszaáll, Menet M: M3



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 370063 M3     |
| GTIN              | 4059245309597 |
| Árucikk kategória | 37K           |

### Leírás

#### Kivitel:

- **Nemesíthető acél és foszfátzott test.**
- **A golyó elfordulás ellen biztosított.**

Automatikusan visszaáll az alaphelyzetbe.

Külső menettel.

#### Felhasználás:

Ütközőként, felfekvőként és nyomóelemként szolgálnak a szerkezetgyártás területén.

#### Figyelem:

Kombinálhatóak a 370085 – 370086 sz. elforgatható leszorítóval vagy a 370073 és 370074 leszorítóval.

### Műszaki leírás

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Menet M                            | M3    |
| Maximális terhelhetőség (statikus) | 8 kN  |
| Hossz l                            | 13 mm |
| Gallérhossz L <sub>2</sub>         | 5 mm  |

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Külső Ø D      | 9 mm              |
| Termék fajtája | Önbeálló felfekvo |