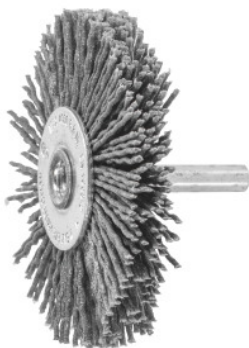


HOLEX**Csapos kefekorong mikroabrazív, SiC 120-as szemcse, Kefe Ø D1×bevonatszélesség L1: 70X10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	574445 70X10
GTIN	4067263934868
Árucikk kategória	57H

Leírás**Kivitel:**

Nylon csiszolószálak szilíciumkarbid szemcsével, acélhüvelybe préselve; **szár Ø 6 mm.**

Felhasználás:

Kézi köszörőgépeken, flexibilis tengelyeken vagy kézi fúrógépeken felület-megmunkáláshoz. A magas fordulatszámok megsokszorozzák a kefézési teljesítményt.

Alu, acél, INOX és műanyagok száraz és nedves csiszolásához. Max. felhasználási hőmérséklet 80°C.

Műszaki leírás

Kefe Ø D ₁	70 mm
Ajánlott fordulatszám	4000 min ⁻¹
Szár Ø D _s	6 mm
Keferész hossza H ₁	20 mm
Maximális fordulatszám	15000 min ⁻¹

Szemcsézet	120
Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC
Termék fajtája	Kefekorong