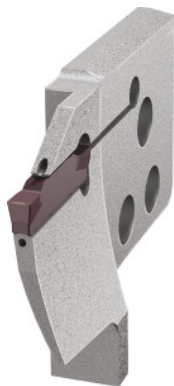


**Garant****Vario plus eco konkáv lapkatartó homlokbeszúráshoz, jobbos, D1 / D2  
beszúrási Ø tartománya: 82/110mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	274514 82/110
GTIN	4067263950486
Árucikk kategória	21U

## Leírás

**Kivitel:**

Optimalizált rendszerstabilitás a többszörös csavaros rögzítésnek és az alakzárásnak köszönhetően.

**Alkalmazható:**

274500 – 274503, 274530, 274531 sz. készszár.

**Figyelem:**

Szerelőcsavarok nélkül (a készszár tartozéka).

**Figyelem:**

$D_1$  = minimális Ø az 1. beszúráshoz /  $D_2$  = maximális Ø az 1. beszúráshoz.

## Műszaki leírás

Sorozat	Eco
Minimális 1. beszúrási Ø $D_1$	82 mm
Max. fogásmélység $t_{max}$	16 mm
Hozzávaló váltólapka	273656 – 273749 sz.

## Adatlap

Maximális 1. beszúrási $\varnothing D_2$	110 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Beszúrási szélesség w	2 mm
Termék fajtája	Lapkatartó betét