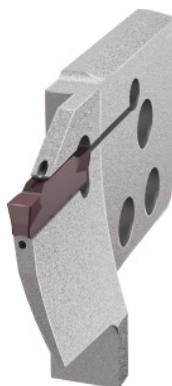


**Garant****Vario plus eco konkáv lapkatartó homlokbeszúráshoz, jobbos, D1 / D2  
beszúrási Ø tartománya: 33/43mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 274514 33/43  |
| GTIN              | 4067263950448 |
| Árucikk kategória | 21U           |

**Leírás****Kivitel:**

Optimalizált rendszerstabilitás a többszörös csavaros rögzítésnek és az alakzárásnak köszönhetően.

**Alkalmazható:**

274500 – 274503, 274530, 274531 sz. készszár.

**Figyelem:**

Szerelőcsavarok nélkül (a készszár tartozéka).

**Figyelem:**

$D_1$  = minimális Ø az 1. beszúráshoz /  $D_2$  = maximális Ø az 1. beszúráshoz.

**Műszaki leírás**

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Sorozat                        | Eco                 |
| Max. fogásmélység $t_{max}$    | 16 mm               |
| Maximális 1. beszúrási Ø $D_2$ | 43 mm               |
| Hozzávaló váltólapka           | 273656 – 273749 sz. |

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Minimális 1. beszúrási $\varnothing D_1$ | 33 mm            |
| Felhasználás módja                       | jobbos           |
| belső hűtés                              | igen             |
| Beszúrási szélesség w                    | 2 mm             |
| Termék fajtája                           | Lapkatartó betét |