


**Garant**

**Vario plus eco konkáv lapkatartó homlokbeszúráshoz, balos, D1 / D2  
beszúrási Ø tartománya: 43/60mm**

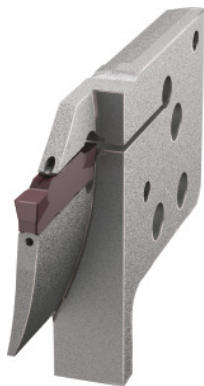

## Rendelési adatok

Rendelés száma	274519 43/60
GTIN	4067263950912
Árucikk kategória	21U

## Leírás

**Kivitel:**

Optimalizált rendszerstabilitás a többszörös csavaros rögzítésnek és az alakzárásnak köszönhetően.

**Alkalmazható:**

274500 – 274503, 274530, 274531 sz. készszár.

**Figyelem:**

Szerelőcsavarok nélkül (a készszár tartozéka).

**Figyelem:**

$D_1$  = minimális Ø az 1. beszúráshoz /  $D_2$  = maximális Ø az 1. beszúráshoz.

## Műszaki leírás

Maximális 1. beszúrási Ø $D_2$	60 mm
Max. fogásmélység $t_{max}$	18 mm
Sorozat	Eco
Minimális 1. beszúrási Ø $D_1$	43 mm

## Adatlap

Hozzávaló váltólapka	273656 – 273749 sz.
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Beszúrási szélesség w	3 mm
Termék fajtája	Lapkatartó betét