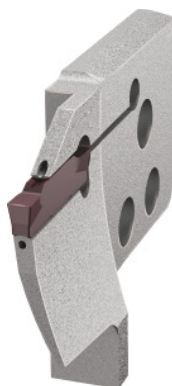


Garant**Vario plus eco konkáv lapkatartó homlokbeszúráshoz, jobbos, D1 / D2
beszúrási Ø tartománya: 110/170mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	274518 110/170
GTIN	4067263950875
Árucikk kategória	21U

Leírás

Kivitel:

Optimalizált rendszerstabilitás a többszörös csavaros rögzítésnek és az alakzárásnak köszönhetően.

Alkalmazható:

274500 – 274503, 274530, 274531 sz. készsár.

Figyelem:

Szerelőcsavarok nélkül (a készsár tartozéka).

Figyelem:

D_1 = minimális Ø az 1. beszúráshoz / D_2 = maximális Ø az 1. beszúráshoz.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	273656 – 273749 sz.
Max. fogásmélység t_{max}	21 mm
Sorozat	Eco
Maximális 1. beszúrási Ø D_2	170 mm

Adatlap

Minimális 1. beszúrási $\varnothing D_1$	110 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Beszúrási szélesség w	3 mm
Termék fajtája	Lapkatartó betét