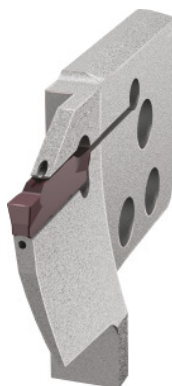


Garant**Vario plus eco konkáv lapkatartó homlokbeszúráshoz, jobbos, D1 / D2
beszúrási Ø tartománya: 67/100mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	274518 67/100
GTIN	4067263950851
Árucikk kategória	21U

Leírás

Kivitel:

Optimalizált rendszerstabilitás a többszörös csavaros rögzítésnek és az alakzárásnak köszönhetően.

Alkalmazható:

274500 – 274503, 274530, 274531 sz. készszár.

Figyelem:

Szerelőcsavarok nélkül (a készszár tartozéka).

Figyelem:

D_1 = minimális Ø az 1. beszúráshoz / D_2 = maximális Ø az 1. beszúráshoz.

Műszaki leírás

Maximális 1. beszúrási Ø D_2	100 mm
Sorozat	Eco
Hozzávaló váltólapka	273656 – 273749 sz.
Minimális 1. beszúrási Ø D_1	67 mm

Adatlap

Max. fogásmélység t_{\max}	18 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Beszúrási szélesség w	3 mm
Termék fajtája	Lapkatartó betét