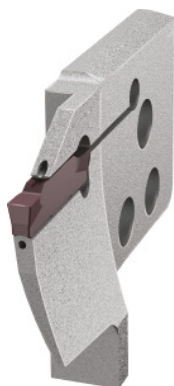


**Garant****Vario plus eco konkáv lapkatartó homlokbeszúráshoz, jobbos, D1 / D2  
beszúrás Ø tartománya: 52/72mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	274522 52/72
GTIN	4067263962311
Árucikk kategória	21U

## Leírás

**Kivitel:**

Optimalizált rendszerstabilitás a többszörös csavaros rögzítésnek és az alakzárásnak köszönhetően.

**Alkalmazható:**

274500 – 274503, 274530, 274531 sz. készsár.

**Figyelem:**

Szerelőcsavarok nélkül (a készsár tartozéka).

**Figyelem:**

$D_1$  = minimális Ø az 1. beszúráshoz /  $D_2$  = maximális Ø az 1. beszúráshoz.

## Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	273656 – 273749 sz.
Sorozat	Eco
Max. fogásmélység $t_{max}$	25 mm
Maximális 1. beszúrási Ø $D_2$	72 mm

## Adatlap

Minimális 1. beszúrási $\varnothing D_1$	52 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Beszúrási szélesség w	4 mm
Termék fajtája	Lapkatartó betét