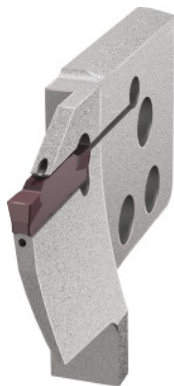


Garant**Vario plus eco konkáv lapkatartó homlokbeszúráshoz, jobbos, D1 / D2
beszúrás Ø tartománya: 26/41mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	274522 26/41
GTIN	4067263950998
Árucikk kategória	21U

Leírás

Kivitel:

Optimalizált rendszerstabilitás a többszörös csavaros rögzítésnek és az alakzárásnak köszönhetően.

Alkalmazható:

274500 – 274503, 274530, 274531 sz. készsár.

Figyelem:

Szerelőcsavarok nélkül (a készsár tartozéka).

Figyelem:

D_1 = minimális Ø az 1. beszúráshoz / D_2 = maximális Ø az 1. beszúráshoz.

Műszaki leírás

Max. fogásmélység t_{max}	22 mm
Maximális 1. beszúrési Ø D_2	41 mm
Hozzávaló váltólapka	273656 – 273749 sz.
Sorozat	Eco

Adatlap

Minimális 1. beszúrási $\varnothing D_1$	26 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Beszúrási szélesség w	4 mm
Termék fajtája	Lapkatartó betét