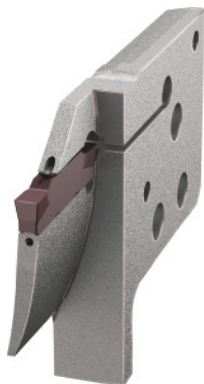


Garant**Vario plus eco konkáv lapkatartó homlokbeszúráshoz, balos, D1 / D2
beszúrási Ø tartománya: 150/250mm**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma | 274523 150/250 |
| GTIN | 4067263962434 |
| Árucikk kategória | 21U |

Leírás

Kivitel:

Optimalizált rendszerstabilitás a többszörös csavaros rögzítésnek és az alakzárásnak köszönhetően.

Alkalmazható:

274500 – 274503, 274530, 274531 sz. készszár.

Figyelem:

Szerelőcsavarok nélkül (a készszár tartozéka).

Figyelem:

D_1 = minimális Ø az 1. beszúráshoz / D_2 = maximális Ø az 1. beszúráshoz.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Hozzávaló váltólapka | 273656 – 273749 sz. |
| Maximális 1. beszúrási Ø D_2 | 250 mm |
| Minimális 1. beszúrási Ø D_1 | 150 mm |
| Sorozat | Eco |

Adatlap

| | |
|------------------------------|------------------|
| Max. fogásmélység t_{\max} | 28 mm |
| Felhasználás módja | balos |
| belső hűtés | igen |
| Beszúrási szélesség w | 4 mm |
| Termék fajtája | Lapkatartó betét |