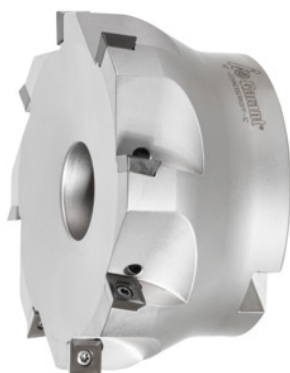


Garant**Sík- / sarokmaró 90°, furattal, Ø D / élek száma Z: 100/8mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	215050 100/8
GTIN	4045197281036
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Edzett speciális szerszámacélból a kis vibrációjú járás és a hosszú használat érdekében. A kimondottan síkvágóél következtében igen jó felületek érhetők el.

Figyelem:

Ahhoz, hogy mind a **4 vágóélt** használni lehessen, a váltólapkát **mindig a megadott irányba kell elforgatni.**

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 9IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	SOMT 09T304
Váltólapka csavar készlet	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Felfogó furat Ø	32 mm
Teljes hossz L _{ges}	50 mm
Vágóél Ø D _c	100 mm

Vágóélek száma Z	8
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219810
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 9IP	674252 9IP