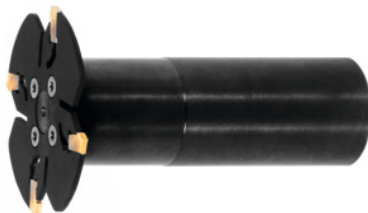


Garant**Tárcsamaró hengeres szárral Acél szélesség $a_p = 1,5 \text{ mm}$, $\varnothing D$ / élek száma Z:
63/4mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	218410 63/4
GTIN	4045197533449
Árucikk kategória	21P

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű tárcsamaró rendszer, mely változatosan összeállítható a felfogó aggyal és a **kedvező árú acél tárcsával**, vagy a felfogó aggyal és a **nagy pontosságú, hőálló HSS tárcsával**.

Felhasználás:

Horonymaráshoz és vágáshoz. A sorozatgyártás területén a nagy ismétlési pontosság érdekében HSS lapot használjon.

Felhasználás reklámszöveg:

Horony- és daraboló maráshoz. A sorozatgyártás területén a nagy ismétlési pontosság érdekében elsősorban HSS lapot használjon.

Rendelési szám: 218440 – 218444 (lásd a főkatalógust)

Figyelem:

A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Figyelem:

Tárcsa-/daraboló maró $\varnothing D = 200 \text{ mm}$ -ig beszerezhető.

Tartalék HSS tárcsák tartozékként utánrendelhetőek.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	XC.. 1113
Maximális bemarkási mélység $a_{e \text{ max}}$	15,75 mm

Vágóél $\varnothing D_c$	63 mm
Teljes hossz L_{ges} ha a_p 2,2 mm	100,5 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	32 mm
Gallérhossz L_1	37 mm
Gallér $\varnothing d_1$	31,5 mm
Teljes hossz L_{ges} ha a_p 1,5 mm	99,9 mm
Vágóélek száma Z	4
Szélesség a_p	1,5 mm
Szárkivitel	Hengeres szár
Szerszámanyag	Acél
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Tárcsamaró