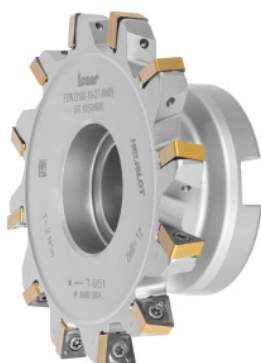


**HELISLOT tárcsamaró karimával,  $\varnothing$  DC / Zeff: 100/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227720 100/12
GTIN	7291075430868
Árucikk kategória	19D

**Leírás****Kivitel:**

Hornyak és T-hornyak gazdaságos megmunkálása. Különböző szélességek csupán egyetlen váltólapka mérettel az eltolt fogakkal rendelkező lapkafészek koncepciónak köszönhetően. Négyszögletes váltólapkák pozitív homlokszöggel a hatékony és kíméletes megmunkáláshoz. Nagyfokú folyamatbiztonság a lapka optimalizált megtámasztásának köszönhetően a lapkafészekben.

**Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet **229695 3** sz. (TX9; 2,0 Nm).

**Műszaki leírás**

Teljes hossz $L_{ges}$	40 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	100 mm
Váltólapkák száma	12
Effektív élek száma $Z_{eff}$	12
Sorozat	HELISLOT

Felfogó furat $\varnothing$	27 mm
Maximális bemarási mélység $a_{e \max}$	26 mm
Gallérhossz $L_1$	25 mm
Horonyszélesség $a_p$	10 mm
Gyártó jelölése	FDN D100-10-27-XN09
Szárkivitel	furattal
Termék fajtája	Tárcsamaró

---

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 5 darabos Típus 3	229695 3
---	----------