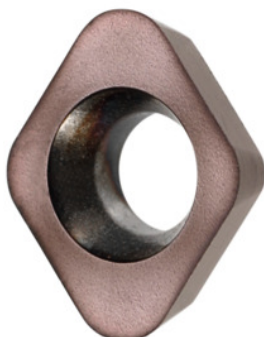


**Garant****XDHW 060210, HB7720, Típus: ST1400**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	211892 ST1400
GTIN	4045197479631
Árucikk kategória	21A

## Leírás

**Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 1,5$  mm.Előtolás  $f_z$ : 0,15 mm

## Műszaki leírás

Típus	ST1400
Előtolás $f_z$	0,15 mm
Sarokrádiusz	1 mm
Váltólapka ISO kód	XDHW 060210
Minőség	HB7720
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

## Felhasználói adatok

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	270 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	240 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	170 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	130 m/min	H
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas	100 m/min	H
GG(G)	alkalmas	220 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	500 m/min	N
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		