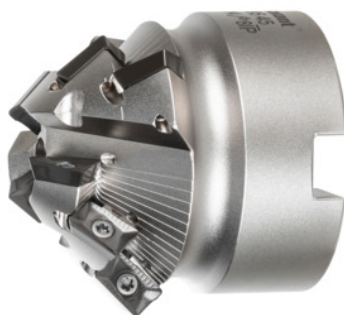


Garant**Élletörő maró, furattal, γ szög: 45fok****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215795 45
GTIN	4045197383235
Árucikk kategória	210

Leírás**Figyelem:**

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Elérhető leélezési szélesség b	17,8 mm
Váltólapka csavar készlet	219814 (8IP; 1,2 Nm)
γ szög	45 fok
Legkisebb \varnothing D	17 mm
Elérhető leélezési hossz l	27,5 mm
Effektív élek száma Z_{eff}	3
Legnagyobb \varnothing D ₁	56 mm
Hozzávaló váltólapka	AP.. 1003
Teljes hossz L _{ges}	52 mm

Felfogó furat \varnothing	22 mm
Elérhető leélezési magasság h	19 mm
Fogankénti előtolás h_{\max} -nál	0,14 mm
Váltólapkák száma	9
Szárkivitel	furattal
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Élletörő maró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219814
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2