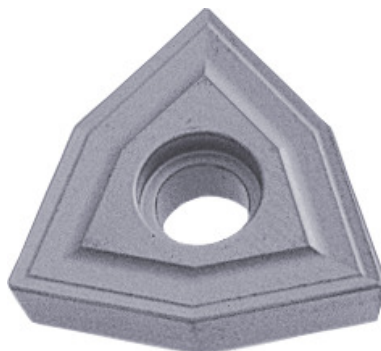


**KOMET® Unisix® váltólapka, BK6115, Jelölés, típus W29: 42-010****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236860 42-010
GTIN	4047109099272
Árucikk kategória	24T

Leírás**Alkalmazható :**

236650; 236660; 236685; 236686 sz.

Figyelem:

A megadott alkalmazási irányértékek a KUB Trigon®-ra vonatkoznak.

Nem szabad a telibefúróban központi lapkaként használni!

Típus: GG(G); ST900

Váltólapka ISO kód: WOEX 080404

Előtolás f acélban < 900 N/mm²: 0,16 mm/ford,

Műszaki leírás

Megnevezés	42-010
Előtolás f acélban < 900 N/mm ²	0,16 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	WOEX 080404
Minőség	BK6115
Típus	GG(G); ST900
Szerszámanyag	HM

Termék fajtája

Váltólapka fúráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	300 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	250 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	80 m/min	S
GG(G)	alkalmas	200 m/min	K
Nedvesen maximum	alkalmas		