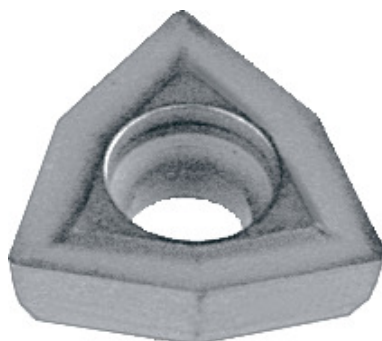


**KOMET® Unisix® váltólapka, BK7710, Jelölés, típus W29: 24-110****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236980 24-110
GTIN	4047109085695
Árucikk kategória	24T

Leírás**Alkalmazható :**

236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686 sz.

Figyelem:

A megadott alkalmazási irányértékek a KUB Trigon®-ra vonatkoznak.

Típus: Alu; CuZn

Váltólapka ISO kód: WOEX 05T304

Előtolás f acélban < 900 N/mm²: 0,14 mm/ford,

Műszaki leírás

Megnevezés	24-110
Előtolás f acélban < 900 N/mm ²	0,14 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	WOEX 05T304
Minőség	BK7710
Típus	Alu; CuZn
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka fúráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	600 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	300 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	250 m/min	N
CuZn	alkalmas	300 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	feltételesen alkalmas	150 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		