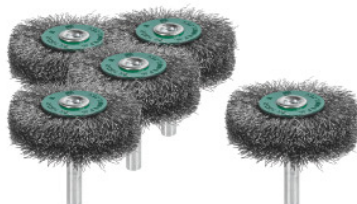


HOLEX**Csapos kefekorong INOX huzal, 0,20 mm, Kefe Ø D1×bevonatszélesség L1: 50X10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG5742 50X10
GTIN	4067263136293
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

Hullámos különleges huzalminőségek, **szár Ø 6 mm.**

Az 574253 sz.-nak felel meg.

Felhasználás:

Kézi köszörűgépeken, flexibilis tengelyeken vagy kézi fúrógépeken felület-megmunkáláshoz. A magas fordulatszámok megsokszorozzák a kefézési teljesítményt.

Rozsdátlanításhoz, revétlenítéshez, tisztításhoz.

Műszaki leírás

Szár Ø D _s	6 mm
Maximális fordulatszám	15000 min ⁻¹
Keferész szélessége L ₁	10 mm
Keferész hossza H ₁	12 mm
Kefe Ø D ₁	50 mm
Sörte vastagsága	0,2 mm
Bevonat anyaga	INOX huzal

Sodrat

Hullámos

Termék fajtája

Kefekorong

TartozékCsapos kefekorong INOX huzal, 0,20 mm Kefe Ø
D1×bevonatszélesség L1 50X10 mm

574253 50X10