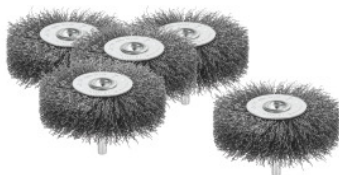


HOLEX**Csapos kefekorong Acélhuzal 0,30 mm, Kefe Ø D1×bevonatszélesség L1: 80X18mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG5740 80X18
GTIN	4067263136392
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

Hullámos különleges huzalminőségek, **szár Ø 6 mm**.
Az 574050 sz.-nak felel meg.

Felhasználás:

Kézi köszörűgépeken, flexibilis tengelyeken vagy kézi fúrógépeken felület-megmunkáláshoz. A magas fordulatszámok megsokszorozzák a kefézési teljesítményt.
Rozsdátlanításhoz, revétlenítéshez, tisztításhoz.

Műszaki leírás

Maximális fordulatszám	15000 min ⁻¹
Keferész szélessége L ₁	13 mm
Keferész hossza H ₁	20 mm
Szár Ø D _s	6 mm
Sörte vastagsága	0,3 mm
Kefe Ø D ₁	80 mm
Bevonat anyaga	Acélhuzal
Sodrat	Hullámos

Termék fajtája

Kefekorong

TartozékCsapos kefekorong Acélhuzal 0,30 mm Kefe Ø
D1×bevonatszélesség L1 80X18 mm

574050 80X18