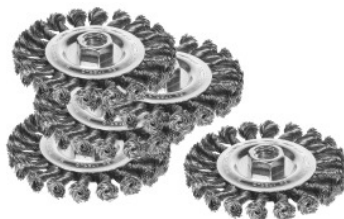


HOLEX**Kefekorong Acélhuzal 0,50 mm, Kefe Ø D1×furat Ø d1 / menet M:
115XM14mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG5712 115XM14
GTIN	4067263136187
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

Egyenes kefekorong 0,50 mm sima acél huzallal, **sodrott** és fixen az acél testbe sajtolt. **Nagyon agresszív kefehatás nagy kopásállósággal.**

Az 571203 sz.-nak felel meg.

Felhasználás:

Nehéz kefézési munkákhoz, mint pl. revéltlenítés, rozsdátlanítás, salaktalanítás, érdesítés, fém alkatrészek letisztázása, zsalutáblák tisztítására is.

Balsodratú, a korai kitekeredés megbízhatóan elkerülhető. **M14 belső menettel, sarokcsiszolókon** történő közvetlen befogáshoz.

Műszaki leírás

Maximális fordulatszám	12500 min ⁻¹
Menet M	M14
Sörte vastagsága	0,5 mm
Keferész szélessége L ₁	14 mm
Kefe Ø D ₁	115 mm
Sodratok száma	20

Keferész hossza H ₁	24 mm
Bevonat anyaga	Acélhuzal
Termék fajtája	Kefekorong

Tartozék

Kefekorong Acélhuzal 0,50 mm Kefe Ø D1×furat Ø d1 /
menet M 115XM14 mm

571203 115XM14