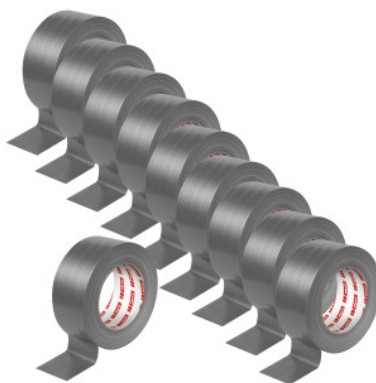


HOLEX**Szövet-ragasztószalag, ezüst, Szélesség×hossz (mm×m): 48X50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3765 48X50
GTIN	4067263137603
Árucikk kategória	00N

Leírás**Kivitel:**

Univerzálisan használható ragasztószalagok számos felhasználási területre, mint pl. **javítás, védelem, leragasztás és csomagolás.**

A felhasználási idő bel- és kültéren akár 2 hét.

Szövet-szalag Hotmelt ragasztóval az egyszerű ragasztási és javítási munkákhoz. A PE laminálásnak köszönhetően vízlepergető is. Nagy számú fedési és ragasztási munkánál használható. Kifejezetten a szakítószilárdsággal szemben magas követelményeket támaztó felhasználásokhoz. Könnyen letekeresíthető, téphető és ezen felül még kopásálló is.

Univerzálisan használható javítási munkákhoz.

Jellemző:

Tartalom 10 darab

Ajánlás:

Ragasztás előtt ellenőrizze a felület alkalmasságát.

Műszaki leírás

Szövet finomsága	32 mesh anyag
Tárolási levegő páratartalom	50 %

Szélesség	48 mm
Ragasztószalag fajtája	egyoldalú
Béléssel	nem
Hordozóanyag	Szövet
Ragasztóerő acélon	0,75 N/mm
Szakítószilárdság	3,5 N/mm
Festék	ezüst
Hossz	50 m
Felhasználás	Kötegelés
Felhasználás	Maszkolás
Felhasználás	Rögzítés
Felhasználás	Fixálás
Felhasználás	Csomagolás
Felhasználás	Összeragasztás
Felhasználás	Tömítés
Ragasztó massa	Szintéziskaucsuk
Különlegesség	kézzel téphető
Eltarthatóság	12 hónap
Tárolási hőmérséklet	20 °C
Tágulási képesség	25 %
Hőálló max.	75 °C
Vastagság	0,17 mm
Terméknév attribútum	ezüst
Termék fajtája	Ragasztószalag

Tartozék

Szövet-ragasztószalag Szélesség×hossz (mm×m) 48X50

083765 48X50