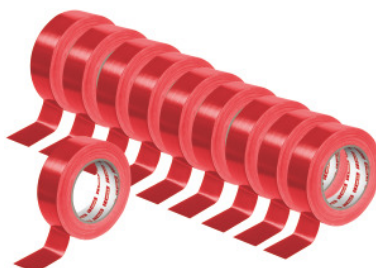


HOLEX**Szövet-ragasztószalag, piros, Szélesség×hossz (mm×m): 38X25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3767 38X25
GTIN	4067263137627
Árucikk kategória	00N

Leírás**Kivitel:**

Univerzálisan használható ragasztószalagok számos felhasználási területre, mint pl. **javítás, védelem, leragasztás és csomagolás.**

A felhasználási idő bel- és kültéren akár 2 hét.

Szövetszalag Hotmelt ragasztóval az egyszerű ragasztási és javítási munkákhoz. A PE laminálásnak köszönhetően vízlepergető is. Nagy számú fedési és ragasztási munkánál használható. Kifejezetten a szakítószilárdsággal szemben magas követelményeket támaztó felhasználásokhoz. Könnyen letekerceselhető, téphető és ezen felül még kopásálló is.

Univerzálisan használható javítási munkákhoz.

UV-álló, nagyon szakadásálló és kopásálló.

Jó tapadóerő érdes felületeken is.

Jellemző:

Tartalom 10 darab

Ajánlás:

Ragasztás előtt ellenőrizze a felület alkalmasságát.

Műszaki leírás

Tárolási hőmérséklet	20 °C
Felhasználás	Maszkolás

Felhasználás	Kötegelés
Felhasználás	Leragasztás
Felhasználás	Csomagolás
Felhasználás	Rögzítés
Felhasználás	Fixálás
Felhasználás	Tömítés
Felhasználás	Összeragasztás
Szövet finomsága	59 mesh anyag
Tárolási levegő páratartalom	50 %
Festék	piros
Ragasztó massa	természetes kaucsuk
Béléssel	nem
Eltarthatóság	12 hónap
Különlegesség	UV-álló
Különlegesség	kézzel téphető
Ragasztóerő acélon	0,33 N/mm
Ragasztószalag fajtája	egyoldalú
Szakítószilárdság	5,8 N/mm
Hordozóanyag	Szövet
Vastagság	0,3 mm
Tágulási képesség	12,5 %
Hőálló max.	40 °C
Szélesség	38 mm
Hossz	25 m
Terméknév attribútum	piros
Termék fajtája	Ragasztószalag

Tartozék

Szövet-ragasztószalag Szélesség×hossz (mm×m) 38X25

083767 38X25