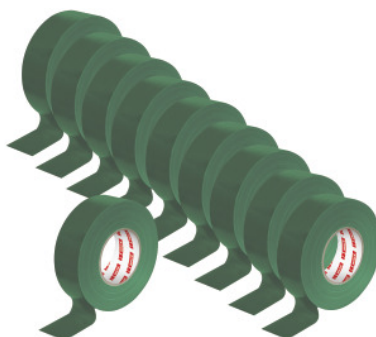


**HOLEX****Szövet-ragasztószalag, olívazöld, Szélesség×hossz (mm×m): 50X50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3768 50X50
GTIN	4067263137634
Árucikk kategória	00N

**Leírás****Kivitel:**

Univerzálisan használható ragasztószalagok számos felhasználási területre, mint pl. **javítás, védelem, leragasztás és csomagolás.**

A felhasználási idő bel- és kültéren akár 2 hét.

Szövet-szalag Hotmelt ragasztóval az egyszerű ragasztási és javítási munkákhoz. A PE laminálásnak köszönhetően vízlepergető is. Nagy számú fedési és ragasztási munkánál használható. Kifejezetten a szakítószilárdsággal szemben magas követelményeket támastzó felhasználásokhoz. Könnyen letekeresélhető, téphető és ezen felül még kopásálló is.

Univerzálisan használható javítási munkákhoz.

UV-álló, nagyon szakadásálló és kopásálló.

Jó tapadóerő érdes felületeken is.

**Jellemző:**

Tartalom 10 darab

**Ajánlás:**

Ragasztás előtt ellenőrizze a felület alkalmasságát.

**Műszaki leírás**

Festék	zöld
--------	------

Szakítószilárdság	5,8 N/mm
Hőálló max.	40 °C
Hordozóanyag	Szövet
Béléssel	nem
Ragasztó massa	természetes kaucsuk
Felhasználás	Maszkolás
Felhasználás	Összeragasztás
Felhasználás	Kötegelés
Felhasználás	Leragasztás
Felhasználás	Csomagolás
Felhasználás	Fixálás
Felhasználás	Rögzítés
Felhasználás	Tömítés
Különlegesség	kézzel téphető
Különlegesség	UV-álló
Szövet finomsága	59 mesh anyag
Ragasztóerő acélon	0,33 N/mm
Eltarthatóság	12 hónap
Tárolási levegő páratartalom	50 %
Ragasztószalag fajtája	egyoldalú
Szélesség	50 mm
Tágulási képesség	12,5 %
Hossz	50 m
Tárolási hőmérséklet	20 °C
Vastagság	0,3 mm
Terméknév attribútum	olívazöld
Termék fajtája	Ragasztószalag

**Tartozék**

Szövet-ragasztószalag Szélesség×hossz (mm×m) 50X50

083768 50X50