




PVC ragasztószalag kedvezményes csomagban

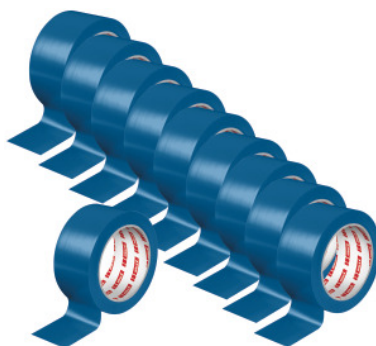

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG3792 50X33
GTIN	4067263137665
Árucikk kategória	GGN

Leírás

Kivitel:

Univerzálisan használható ragasztószalagok számos felhasználási területre, mint pl. **javítás, védelem, leragasztás és csomagolás.**

Sima PVC védőszalag nagyon jól illeszkedő lágy PVC fóliából.

Sima felületek, mint pl. fa, alumínium vagy üveg védelméhez.

A felhasználási idő bel- és kültéren akár 3 hét.

Jellemző:

Tartalom 10 darab

Ajánlás:

Ragasztás előtt ellenőrizze a felület alkalmasságát.

Műszaki leírás

Ragasztóerő acélon	0,11 N/mm
Hordozóanyag	PVC fólia
Ragasztószalag fajtája	egyoldalú
Felhasználás	Kötegelés

Felhasználás	Leragasztás
Felhasználás	Fixálás
Felhasználás	Összeragasztás
Felhasználás	Rögzítés
Felhasználás	Maszkolás
Felhasználás	Tömítés
Szakítószilárdság	1,67 N/mm
Festék	kék
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	12 hónap
Vastagság	0,13 mm
Szélesség	50 mm
Hossz	33 m
Különlegesség	illeszkedik
Tágulási képesség	120 %
Hőálló max.	40 °C
Ragasztó massa	természetes kaucsuk
Tárolási levegő páratartalom	50 %
Béléssel	nem
Tárolási hőmérséklet	20 °C
Terméknév attribútum	kék
Termék fajtája	Ragasztószalag

Tartozék

PVC ragasztószalag Szélesség×hossz (mm×m) 50X33

083792 50X33