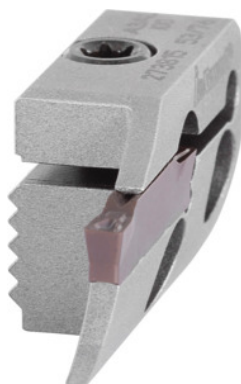


**Garant**

**Lapkatartó, konvex homlokbeszúráshoz, jobbos, Ø tartomány beszúráás D1 / D2: 65/85mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	273812 65/85
GTIN	4045197576873
Árucikk kategória	21W

**Leírás****Kivitel:**

Rendkívül merev kapcsolat és pontos szorítás a lapkatartó betét és a készzár között a fogazott érintkező felületnek köszönhetően.

**Felhasználás:**

A 273800 - 273811 sz. készzárakkal.

**Alkatrész:**

279815 9 sz. szorítócsavar.

**Figyelem:**

Szerelőcsavarok nélkül (a készzár tartozéka).

**Figyelem:**

$D_1$  = minimális Ø az 1. beszúráshoz /  $D_2$  = maximális Ø az 1. beszúráshoz.

A befogási helyzettől és az alapanyagtól függően 30 – 50 %-kal csökkentse a technológiai értékeket.

Beszúrási szélesség  $w$ : 2 mm

Max. fogásmélység  $t_{max}$ : 13 mm

**Műszaki leírás**

Minimális 1. beszúrási $\varnothing D_1$	65 mm
Maximális 1. beszúrási $\varnothing D_2$	85 mm
Max. fogásmélység $t_{\max}$	13 mm
Felhasználás módja	jobbos
Beszúrási szélesség $w$	2 mm
Termék fajtája	Lapkatartó betét

## Tartozék

Rögzítőcsavar Típus 9	279815 9
Rögzítőcsavar	279910