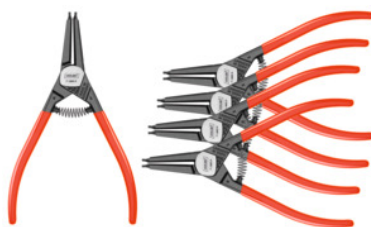


**Kedvezményes csomagban 5x Seeger gyűrű fogó****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG6012 A0
GTIN	4069515045155
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

Egy darabból kovácsolva. Feketére foszfátzott fogó. Műanyaggal bevont markolat. **Form A – egyenes pofák.**

Felhasználás:

Biztosítógyűrűk ki- és beszereléséhez.

Szabvány:

DIN 5254 A és B – külső Seeger-gyűrűkhöz.

Tartalom:

5x 719905 sz. A0 méretű külső Seeger gyűrű fogó, egyenes.

Műszaki leírás

Hegy Ø	0,9 mm
Pofaalak	egyenes
Külső Seeger gyűrű Ø-höz	3 - 10 mm
Seeger gyűrű fogók használata	Külső gyűrű, egyenes
Alak	A
Szabvány	DIN 5254 A
Teljes hossz	135 mm

Nyel	Műanyag bevonattal
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	feketére foszfátzott
Cserélhető hegy	nem
Termék fajtája	Seeger-gyűrű fogó
USP1	5× Seeger gyűrű fogó

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG6012 A0