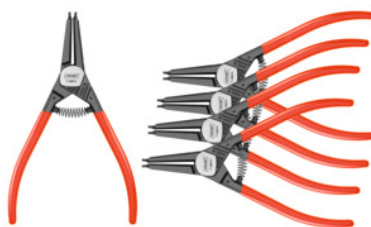


**Kedvezményes csomagban 5x Seeger gyűrű fogó****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG6012 A2
GTIN	4069515045179
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

Egy darabból kovácsolva. Feketére foszfátzott fogó. Műanyaggal bevont markolat. **Form A – egyenes pofák.**

Felhasználás:

Biztosítógyűrűk ki- és beszereléséhez.

Szabvány:

DIN 5254 A és B – külső Seeger-gyűrűkhöz.

Tartalom:

5x 719905 sz. A2 méretű külső Seeger gyűrű fogó, egyenes

Műszaki leírás

Szabvány	DIN 5254 A
Pofaalak	egyenes
Teljes hossz	180 mm
Seeger gyűrű fogók használata	Külső gyűrű, egyenes
Külső Seeger gyűrű Ø-höz	19 - 60 mm
Hegy Ø	1,8 mm
Alak	A

Nyel	Műanyag bevonattal
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	feketére foszfátzott
Cserélhető hegy	nem
Termék fajtája	Seeger-gyűrű fogó
USP1	5× Seeger gyűrű fogó

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG6012 A2