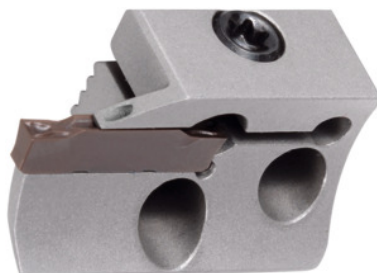


Garant

eco lapkatartó, konkáv homlokbeszúráshoz, jobbos, Ø tartomány beszúrással
D1 / D2: 53/76mm


Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 273890 53/76 |
| GTIN | 4045197516657 |
| Árucikk kategória | 21W |

Leírás
Felhasználás:

A **273840 – 273851** sz. GARANT eco-késszárral.

Figyelem:

Szerelőcsavarok nélkül (a késszár tartozéka).

Figyelem:

D_1 = minimális Ø az 1. beszúráshoz / D_2 = maximális Ø az 1. beszúráshoz.

belső hűtés: igen

Beszúrási szélesség w : 3 mm

Max. fogásmélység t_{max} : 13 mm

Lapkacsavar: 279815 9

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------|----------|
| Minimális 1. beszúrási Ø D_1 | 53 mm |
| Maximális 1. beszúrási Ø D_2 | 76 mm |
| Max. fogásmélység t_{max} | 13 mm |
| Sorozat | Eco |
| Lapkacsavar | 279815 9 |

| | |
|-----------------------|------------------|
| Felhasználás módja | jobbos |
| belső hűtés | igen |
| Beszúrási szélesség w | 3 mm |
| Termék fajtája | Lapkatartó betét |

Tartozék

| | |
|-----------------------|----------|
| Rögzítőcsavar Típus 9 | 279815 9 |
| Rögzítőcsavar | 279910 |