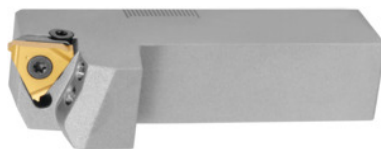


**Garant****eco esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret L: 25/22 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	271992 25/22
GTIN	4045197654595
Árucikk kategória	21U

**Leírás****Kivitel:**

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fűvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

**Tartalom:****1,5°-os alátétlapkával.****Figyelem:**

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT eco rendszerű 317900 – 319886 sz. befogókkal lehetséges.

belső hűtés: igen

Működő szélesség L<sub>4</sub>: 25 mm

Fejhossz L<sub>1</sub>: 36 mm

Teljes hossz L: 107,5 mm

Lapkacsavar menetlapkához: 279810 3

Alátétlapka 1,5°: 272616 1,5

Szorítócsavar alátétlapkához: 279824 2

**Műszaki leírás**

Lapkaméret	22 mm
Szorítócsavar alátétlapkához	279824 2
Szárméret	25 mm

Fejhossz L <sub>1</sub>	36 mm
Lapkacsavar menetlapkához	279810 3
Alátétlapka 1,5°	272616 1,5
Működő szélesség L <sub>4</sub>	25 mm
Teljes hossz L	107,5 mm
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, E 6,3 szár Torx® profil TX20	674248 TX20
Csavar alátétlapkához	272550
Csavar alátétlapkához Típus 2	279824 2
Szorítócsavar Típus 3	279810 3
Alátétlapka esztergakéshez Dőlésszög 1,5 Fok	272616 1,5
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Feszítőcsavar	272510