


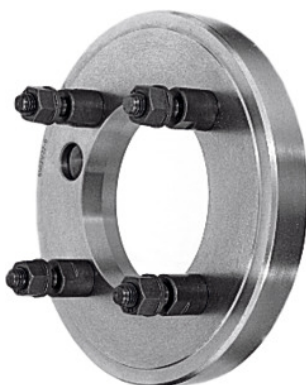

Rövidkúpos felfogótárca DIN 55027, Ø d1 / kúphoz: 315/8mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	317500 315/8
GTIN	4019208033549
Árucikk kategória	33R

Leírás

Kivitel:

Géppoldalon készre megmunkálva, tokmányoldalon síkesztergálva.

Felhasználás:

DIN 6350 A szerinti hengeres menesztésű esztergatokmányra történő **utólagos felszerelésre. A rövidkúpos eszterga tokmányok használata a kis kinyúlás miatt előnyösebb.**

DIN 55027 ill. ISO 702/III szabvány szerinti kiesztergáló fejekhez (azonos a régi **DIN 55022** szabvánnyal).

Alapanyag:

C45 acél

Műszaki leírás

Vastagság B	26 mm
Kúp Ø d ₂	139,735 mm
Tőcsavarok száma	4
Külső Ø d ₁	315 mm

Kúpméret	8
Termék fajtája	Esztergatókmány tartozékok