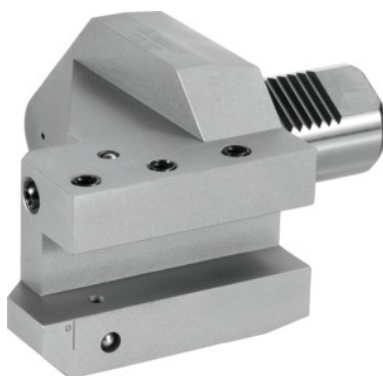


**Garant****eco alapbefogó, axiális, előre, Szár Ø d1 / szerszám szár: 40/20 mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	319195 40/20
GTIN	4045197639851
Árucikk kategória	31V

## Leírás

### Kivitel:

- **Betétedzett 58 HRC ± 2.**
- **Minden működő felület köszörült.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

### Alkalmazható :

MAZAK QuickTurn Nexus 100IIM / MS / MY / MSY-hoz.

MAZAK QuickTurn Nexus 200IIM / 250IIM / MS / MY / MSY-hoz (16-szoros).

## Műszaki leírás

Szár Ø d <sub>1</sub>	40 mm
Szár négyszög	20 mm
Termék fajtája	VDI szerszám-befogó