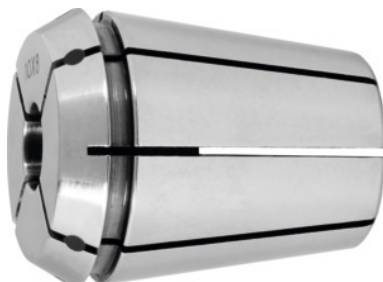


HOLEX**ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel, ER 32, Névleges befogási Ø d: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309416 12
GTIN	4045197666239
Árucikk kategória	32Z

Leírás**Kivitel:**

Belső négyszöggel a menetfúró pozitív menesztéséhez.
Tömítődugóval belső hűtéshez (70 bar-ig!)

Alkalmazható:

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz, FAHRION szorítópatronokhoz, és a precíziós Centro P ER szorítópatronos befogókhoz is.

Figyelem:

HOLEX® ER szorítópatronok nem kompatibilisek a Centro-P és HiRunER szorítópatronos befogókkal.

Műszaki leírás

Névleges befogási Ø d	12 mm
Befogó	ER 32
Szabvány	ISO 15488-A
Körfutási pontosság	≤ 10 µm
Típus	4537 E

Külső Ø D	32,7 mm
Teljes hossz L	40 mm
Termék fajtája	Befogófej sima