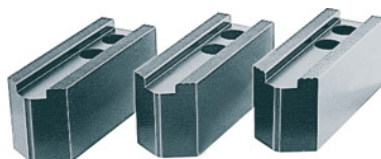


**Felsőpofa készlet, 3 darabos, Tokmány típus: 254****Rendelési adatok**

Rendelés száma	313760 254
GTIN	4019208193816
Árucikk kategória	32R

**Leírás****Kivitel:**

**Mart** hornyok és fogazás.

Hegyes kivitel kis befogási Ø-höz.

**Alapanyag:**

Minőségi termék 16MnCr5 anyagból.

**Alkalmazható :**

Schunk, Röhm és más gyártmányú **patronos erőbefogók.**

**Különleges tartozék:**

313505 – 313605 sz. horonycsapok.

**Figyelem:**

- **Az esztergatókmányhoz való illeszkedéshez kérjük hasonlítsa össze a fogazást, a horonyszélességet (D) és a furattávolságokat (a, b).**
- **Alumínium pofa felsőrész külön rendelésre.**

Hozzávaló színkód: Schunk patronos erőbefogók és pofák

Hossz L: 125 mm

Szélesség B: 40 mm

Magasság H: 40 mm

Furattávolság a: 30 mm

Furattávolság b: 30 mm

Horonyszélesség D: 16 mm

**Műszaki leírás**

Magasság H	40 mm
------------	-------

Szélesség B	40 mm
Hossz L	125 mm
Furattávolság a	30 mm
Menet DIN 912	M12
Furattávolság b	30 mm
Tokmány típus	254 mm
Horonyszélesség D	16 mm
Hozzávaló színekód	Schunk patronos erőbefogók és pofák
Termék fajtája	Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák