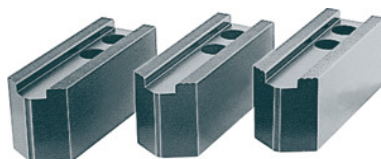


**Felsőpofa készlet, 3 darabos, Tokmány típus: 200****Rendelési adatok**

Rendelés száma	313460 200
GTIN	4019208193496
Árucikk kategória	32R

Leírás**Kivitel:**

Mart hornyok és fogazás, **nem barnított**.

Hegyes kivitel kis befogási Ø-höz.

Alapanyag:

Minőségi termék 16MnCr5 anyagból.

Alkalmazható :

Schunk, Röhm és más gyártmányú **patronos erőbefogók**.

Különleges tartozék:

313505 – 313605 sz. horonycsapok.

Figyelem:

- **Az esztergatókmányhoz való illeszkedéshez kérjük hasonlítsa össze a fogazást, a horonyszélességet (D) és a furattávolságokat (a, b).**
- **Alumínium pofa felsőrész külön rendelésre.**

Hossz L: 98 mm

Szélesség B: 35 mm

Magasság H: 40 mm

Furattávolság a: 15 mm

Furattávolság b: 22 mm

Horonyszélesség D: 17 mm

Műszaki leírás

Magasság H	40 mm
Furattávolság a	15 mm

Menet DIN 912	M12
Szélesség B	35 mm
Tokmány típus	200 mm
Furattávolság b	22 mm
Horonyszélesség D	17 mm
Hossz L	98 mm
Termék fajtája	Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák