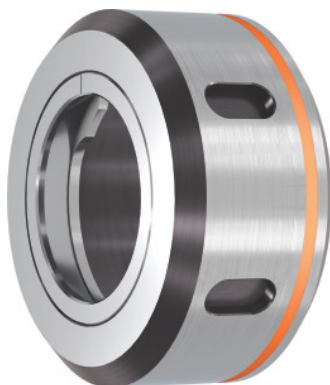


Garant**ER csúszócsapágyas befogó anya, ER-hez: 25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309612 25
GTIN	4045197645685
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

Menet és kúp egy befogásban köszörülve a legnagyobb körfutási pontosság érdekében. Csúszócsapággal, ezáltal kisebb a súrlódási tényező és nagyobb a szorítóerő. **Hornyokkal.**

Alkalmazható:

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.

Opcionális tartozék:

ER szorítókulcs 309680 – 309740 sz. Egyoldalú villáskulcs (16-os mérethez), 613300 sz. 25-ös méret

Figyelem:

Befogó és felfogó anya külön kiegyensúlyozva!

Műszaki leírás

Teljes hossz L	20,5 mm
Menet	M32×1,5
ER-hez	25 mm
Max. meghúzási nyomaték	140 Nm

Külső Ø D	42 mm
Szabvány	DIN 6499 D
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Termék fajtája	Felfogó anya