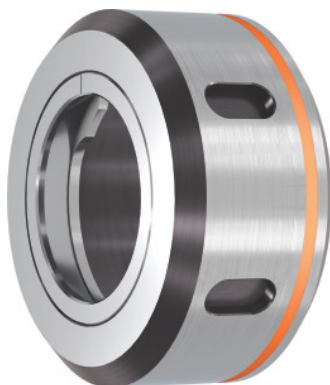


**Garant****ER csúszócsapágyas befogó anya, ER-hez: 40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309612 40
GTIN	4045197645708
Árucikk kategória	31Z

**Leírás****Kivitel:**

Menet és kúp egy befogásban köszörülve a legnagyobb körfutási pontosság érdekében. Csúszócsapággal, ezáltal kisebb a súrlódási tényező és nagyobb a szorítóerő. **Hornyokkal.**

**Alkalmazható:**

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.

**Opcionális tartozék:**

ER szorítókulcs 309680 – 309740 sz. Egyoldalú villáskulcs (16-os mérethez), 613300 sz. 25-ös méret

**Figyelem:**

Befogó és felfogó anya külön kiegyensúlyozva!

**Műszaki leírás**

Menet	M50×1,5
ER-hez	40 mm
Teljes hossz L	26 mm
Max. meghúzási nyomaték	240 Nm

Külső Ø D	63 mm
Szabvány	DIN 6499 D
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Termék fajtája	Felfogó anya