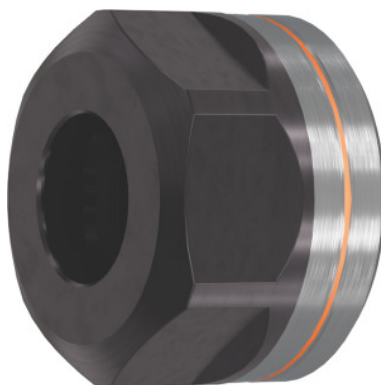


Garant**ER felfogó anya High Speed, ER-hez: 16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309610 16
GTIN	4045197291974
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

Menet és kúp egy befogásban köszörülve a legnagyobb körfutási pontosság érdekében.

Anyá bevonattal: A kisebb súrlódási tényező és a **nagyobb szorítóerő**, valamint a nagy kopás- és korrózióállóság érdekében. **Hatszöggel**, SW 25.

Alkalmazható:

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.

Opcionális tartozék:

ER szorítókulcs 309680 – 309740 sz. Egyoldalvas villáskulcs (16-os mérethez), 613300 sz. 25-ös méret

Figyelem:

Befogó és felfogó anya külön kiegyensúlyozva!

Műszaki leírás

ER-hez	16 mm
Max. meghúzási nyomaték	80 Nm
Teljes hossz L	18 mm

Menet	M22×1,5
Külső Ø D	28 mm
Szabvány	DIN 6499 D
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Termék fajtája	Felfogó anya

Tartozék

Egyoldalas villáskulcs Kulcsnyílás 25 mm	613300 25
------------------------------------------	-----------