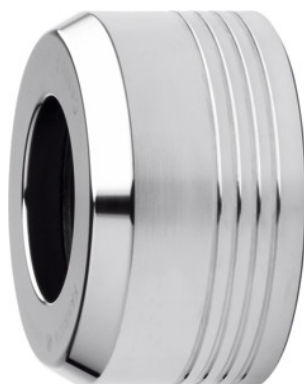


**FAHRION®**  
FAHRION®
**CENTRO P ER felfogó anya standard, CP típus ER-hez: 16**

**Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 309655 16     |
| GTIN              | 2050001704856 |
| Árucikk kategória | 34F           |

**Leírás**
**Kivitel:**

Trapézmenettel a nagy szorítóerők érdekében. Extra hosszú dupla megvezetésű ER felfogó anya.  
ER felfogó anyák

Bevonattal a **súrlódás** csökkentéséhez.

**Mini** = minden „M” méret, extrém karcsú felépítésű.

**MiniSchlank** = „MS” méret, szuper extrém karcsú felépítésű.

**Kúpos** = minden „C” méret.

**Standard** = minden más méret.

CP ER-felfogó anyák, **HP tömítőgyűrűkhöz nem alkalmas.**

**Alkalmazható:**

FAHRION CENTRO P ER szorítópatronos befogó és FAHRION HDC ER szorítópatronos befogó.

**Különleges tartozék:**

Tömítőgyűrűk 309666 – 309668 sz., precíziós ER szorítópatronok Nr. 308878 - 308992,  
szorítókulcsok 309754 – 309756 sz., HP szorítópatronok 309365 - 309379 sz.

**Figyelem:**

**FAHRION rendszerű CP típusú ER-felfogó anyák és HP típusú tömítőgyűrűk nem alkalmasak más rendszerekhez!**

A FAHRION CENTRO P HDC típusú ER felfogó anya nem alkalmas a standard CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz.

Csak a névleges méret fogható be (nincs átfogás!)

Befogási tartomány: 1 - 10 mm  
Teljes hossz L: 23,4 mm  
Külső Ø D: 30 mm  
Max. meghúzási nyomaték: 55 Nm  
Menet: Tr22×1,5

## Műszaki leírás

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Teljes hossz L          | 23,4 mm      |
| Befogási tartomány      | 1 - 10 mm    |
| Max. meghúzási nyomaték | 55 Nm        |
| Külső Ø D               | 30 mm        |
| Sorozat                 | Centro P     |
| Menet                   | Tr22×1,5     |
| Termék fajtája          | Felfogó anya |

## Tartozék

|   |           |
|---|-----------|
| CP görgőkulcs nyomatékkulcshoz Típus 16 | 309756 16 |
| CP görgőkulcs Típus 16                  | 309754 16 |