


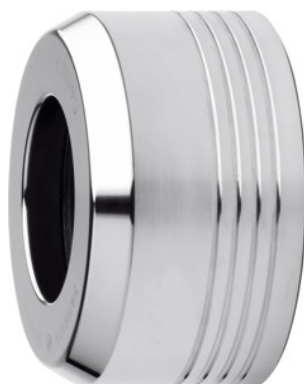

CENTRO P ER felfogó anya standard, CP típus ER-hez: 32



Rendelési adatok

Rendelés száma	309655 32
GTIN	2050001704870
Árucikk kategória	34F

Leírás

Kivitel:

Trapézmenettel a nagy szorítóerők érdekében. Extra hosszú dupla megvezetésű ER felfogó anya.
ER felfogó anyák
Bevonattal a **súrlódás** csökkentéséhez.

Mini = minden „M” méret, extrém karcsú felépítésű.

MiniSchlank = „MS” méret, szuper extrém karcsú felépítésű.

Kúpos = minden „C” méret.

Standard = minden más méret.

CP ER-felfogó anyák, **HP tömítőgyűrűkhöz nem alkalmas.**

Alkalmazható:

FAHRION CENTRO P ER szorítópatronos befogó és FAHRION HDC ER szorítópatronos befogó.

Különleges tartozék:

Tömítőgyűrűk 309666 – 309668 sz., precíziós ER szorítópatronok Nr. 308878 - 308992,
szorítókulcsok 309754 – 309756 sz., HP szorítópatronok 309365 - 309379 sz.

Figyelem:

FAHRION rendszerű CP típusú ER-felfogó anyák és HP típusú tömítőgyűrűk nem alkalmasak más rendszerekhez!

A FAHRION CENTRO P HDC típusú ER felfogó anya nem alkalmas a standard CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz.

Csak a névleges méret fogható be (nincs átfogás!)

Befogási tartomány: 2 - 20 mm
Teljes hossz L: 26,9 mm
Külső Ø D: 50 mm
Max. meghúzási nyomaték: 140 Nm
Menet: Tr40×1,5

Műszaki leírás

Teljes hossz L	26,9 mm
Befogási tartomány	2 - 20 mm
Max. meghúzási nyomaték	140 Nm
Külső Ø D	50 mm
Sorozat	Centro P
Menet	Tr40×1,5
Termék fajtája	Felfogó anya

Tartozék

CP görgőkulcs nyomatékkulcshoz Típus 32	309756 32
CP görgőkulcs Típus 32	309754 32