


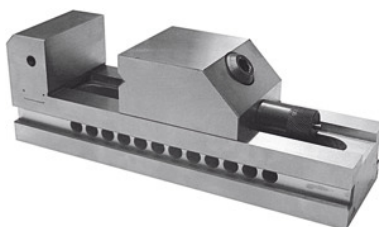

Köszörű- és ellenőrzősatuk orsó nélkül, Pofaszélesség A: 45mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	363650 45
GTIN	4045197313607
Árucikk kategória	38F

Leírás

Kivitel:

Tolja a mozgó pofát kézzel a munkadarabra és reteszeld. **Kioldáskor a mozgó pofa automatikusan elemelkedik a munkadarabról.**

Tolja a mozgó pofát kézzel a munkadarabra és reteszeld. **Kioldáskor a mozgó pofa automatikusan elemelkedik a munkadarabról.**

Funkció:

Leszorító rendszer – A fellépő szorítóerő leszorítja a mozgó pofát, a megmunkálás közben kizárt a munkadarab elemelkedése vagy berázása.

Felhasználás:

Idomszer pontosságú megmunkáláshoz és ellenőrzéshez.

Pontosság:

0,003 mm / 100 mm értéken belül (rendszerpontosság).

Műszaki leírás

Súly	1,3 kg
Teljes hossz a	160 mm
Maximális befogási tartomány b	85 mm
Pofaszélesség A	45 mm
Pofamagasság C	20 mm
Teljes szélesség B	45 mm

Termék fajtája

Ellenőrző satu