


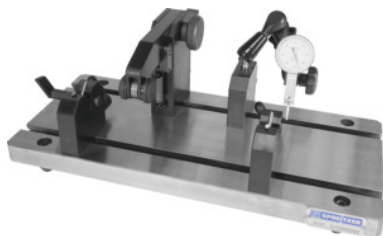

Körfutás-ellenőrző készülék RPGP, Munkadarab Ø: 1-25mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	443210 1-25
GTIN	2050001698803
Árucikk kategória	46L

Leírás

Kivitel:

Edzett és köszörült alaplap 2 befogó horonnyal. Fokozatmentesen eltolható prizmás bakok (keményfém tartókkal), forgatószerkezet és csuklós állvány. Univerzális tartó, a síkpontosan és derékszögben felszerelhető a prizmákhoz. A **108°-os prizmaszögnek köszönhetően** sokszög alkatrészek is vizsgálhatóak. Csuklós állvány mérőóra vagy szögtapintós mérőóra rögzítéséhez.

Felhasználás:

Forgó alkatrészek sík- és körkörösségi pontosságának vizsgálata.

Tartalom:

Alaplap két prizmás bakkal és egy ütközővel, forgató szerkezet és csuklós állvány (mérőóra nélkül).

Opcionális tartozék:

Csuklós állvány T-horonyanyával 443295 sz. Görgető és prizmás bakok 443050 – 443160 sz. 10 h6 horonycsap szélességgel. Állítható magasságú prizmás bak külön rendelésre.

Műszaki leírás

Alaplap hossza	350 mm
Munkadarab Ø	1 - 25 mm
Súly	12 kg
Alaplap szélessége	160 mm
T-horony szélessége H7	10 mm

Termék fajtája

Kör- és síkfutásmérő készülék

Tartozék

Görgető bak pár Csúcsmagassághoz 50/75 mm	443160 50/75
Csuklós állvány horonycsappal Kinyúlás 130 mm	443295 130
Csuklós állvány horonycsappal Kinyúlás 200 mm	443295 200
Görgető bak pár, állítható magasságú Maximális munkadarab Ø-höz 32 mm	443050 32